

Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle FS

Artikelnummer: 5350115



- zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
- in Anlehnung an DIN 48818 C
- bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert)
- mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
- mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
- mit Anschlussloch Ø 11 mm

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5350115
Typ	301 DIN-110
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	110mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,92 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle FS


Artikelnummer: 5350115



Abmessungen

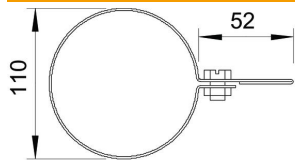

Maß D min. | 110 mm

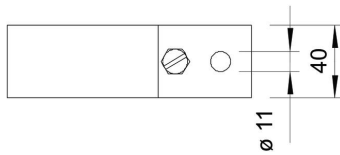

Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionssgeschützt	nein
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	110 mm