


Technisches Datenblatt

Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm A2

Artikelnummer: 5350905

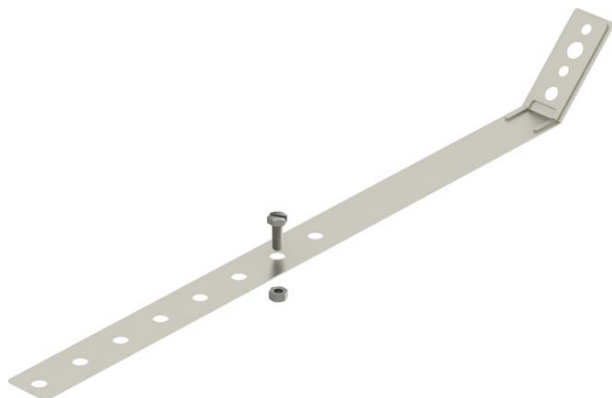

- Verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm • Mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm • Mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm • Mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm • Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6

VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 5350905 |
| Typ | 301 V-VA |
| Bezeichnung 1 | Regenrohrschelle |
| Bezeichnung 2 | verstellbar |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 420mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------|
| Anschlussloch | 11 mm |
| explosionsgeschützt | nein |
| Integrierte Rundleiterführung | nein |
| Zweimetallverbinder | nein |
| Klemmbereich max. | 130 mm |
| Klemmbereich min. | 60 mm |