

# Technisches Datenblatt

## SOM-Schelle, 1-fach

Artikelnummer: 2124149



Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.



**PS** Polystyrol

### Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 2124149             |
| Typ                 | 3079 LGR            |
| Bezeichnung 1       | SOM-Schelle         |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | 5-13mm              |
| Farbe               | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff           | Polystyrol          |
| Kleinste VK-Einheit | 50                  |
| Mengeneinheit       | Stück               |
| Gewicht             | 0,431 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.          |


# Technisches Datenblatt

## SOM-Schelle, 1-fach

Artikelnummer: 2124149



### Abmessungen

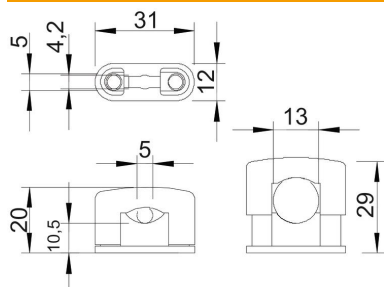

|            |         |
|------------|---------|
| Maß b      | 12 mm   |
| Maß b1     | 4,2 mm  |
| Maß b2     | 5 mm    |
| Maß d max. | 13 mm   |
| Maß d min. | 5 mm    |
| Maß H1     | 10,5 mm |
| Maß H2     | 20 mm   |
| Maß H3     | 29 mm   |
| Maß L      | 31 mm   |

### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
| Ausführung                     | geschlossen |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Halogenfrei                    | ja          |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Schraube                       | M5 x 14     |
| Spannbereich D max.            | 14 mm       |
| Spannbereich D min.            | 5 mm        |
| UV-beständig                   | nein        |