

Technisches Datenblatt

Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354407



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.



Technisches Datenblatt

Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354407



Stammdaten

Artikelnummer	3354407
Typ	362 Z 40 G
Bezeichnung 1	Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,103 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt



Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354407



Abmessungen

Länge	40 mm
Maß d	2 mm
Maß L	40 mm

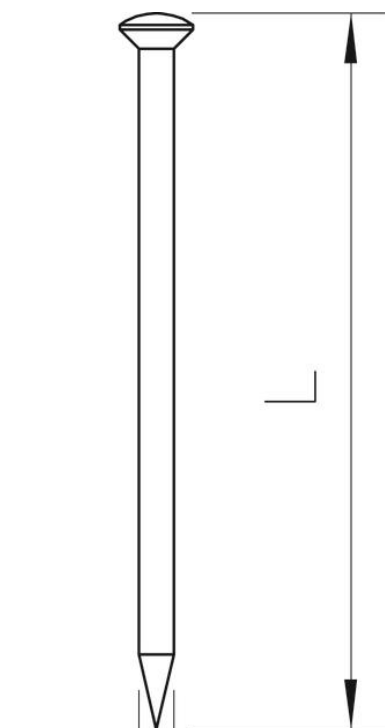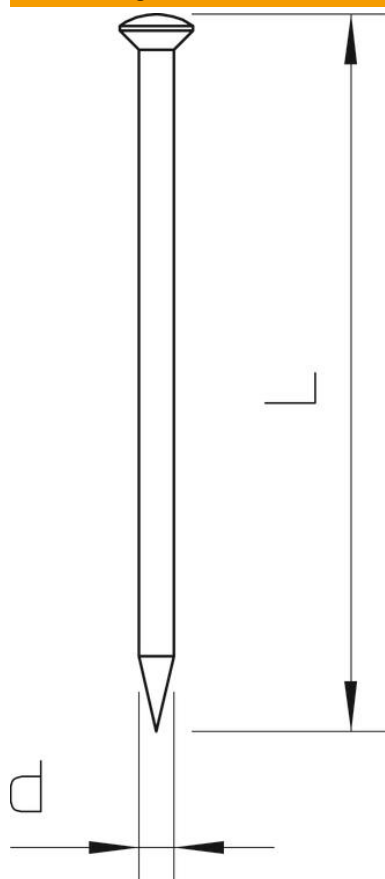

Technisches Datenblatt

Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354407



Technische Daten

Ausführung	Nagel
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm