

# Technisches Datenblatt

## Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354504



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.



# Technisches Datenblatt

## Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354504



### Stammdaten

Artikelnummer	3354504
Typ	362 Z 50 G
Bezeichnung 1	Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,128 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt



## Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354504



### Abmessungen

Länge	50 mm
Maß d	2 mm
Maß L	50 mm

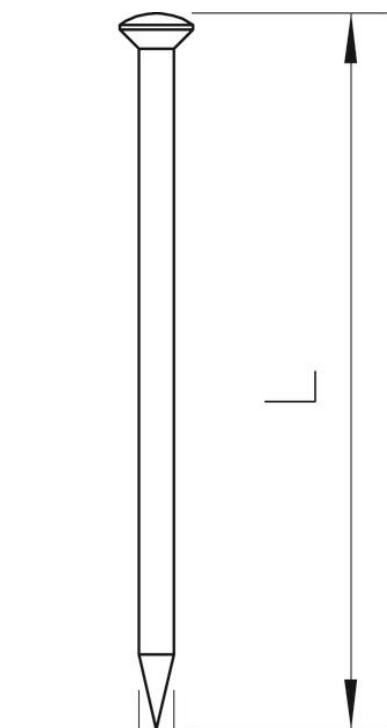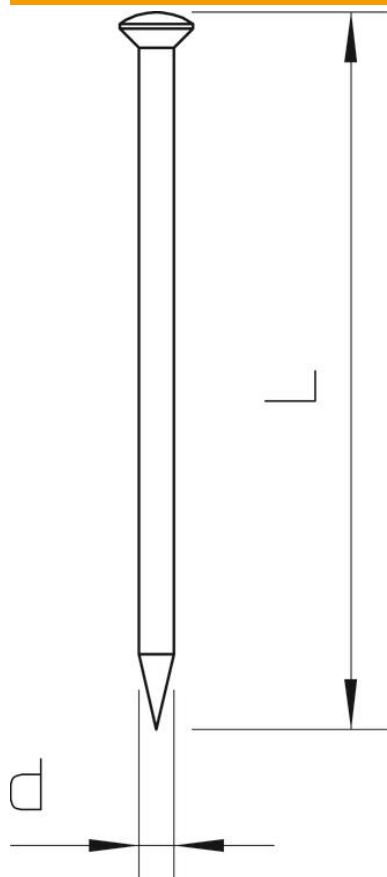

# Technisches Datenblatt

## Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354504



### Technische Daten

Ausführung	Nagel
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm