

Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4031 14-17

Artikelnummer: 2215179



Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Anfängen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzten, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2215179
Typ	4031 14-17
Bezeichnung 1	ISO-Nagelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	14-17mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,155 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4031 14-17



Artikelnummer: 2215179

Abmessungen

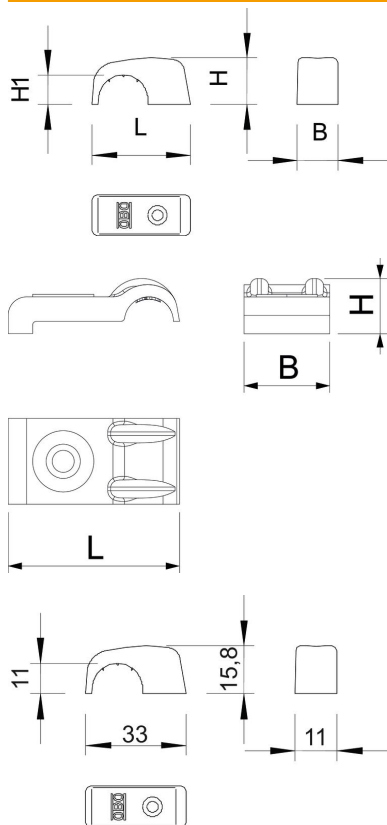

Maß B	11 mm
Maß H	15,8 mm
Maß H1	11 mm
Maß L	33 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	17 mm
für Kabeldurchmesser min.	14 mm
für Nageldurchmesser	2,0
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	nein
Rohrarrretierung	nein