

# Technisches Datenblatt

Haft-Clip Typ 4040, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215314



Haft-Clip, zum Aufkleben auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm



PP

Polypropylen

## Stammdaten

Artikelnummer	2215314
Typ	4040
Bezeichnung 1	Haft-Clip
Bezeichnung 2	ohne Nagel
Hersteller	OBO
Dimension	7-12mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,053 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


 
Haft-Clip Typ 4040, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215314



## Abmessungen

Maß B	8,3 mm
Maß H	10,1 mm
Maß L	19,1 mm

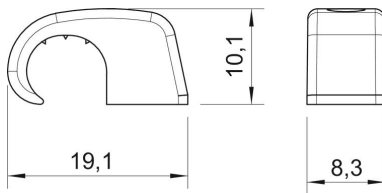

## Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	12 mm
für Kabeldurchmesser min.	7 mm
für Nageldurchmesser	2
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	ja
Rohrarrretierung	nein