



Mit Gewindestange und Messingschlitzmutter; Achse aus Messing.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3481662
Typ	451 M4x95 G
Bezeichnung 1	Federklappdübel
Hersteller	OBO
Dimension	M4x95mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Federklappdübel

Artikelnummer: 3481662



Abmessungen

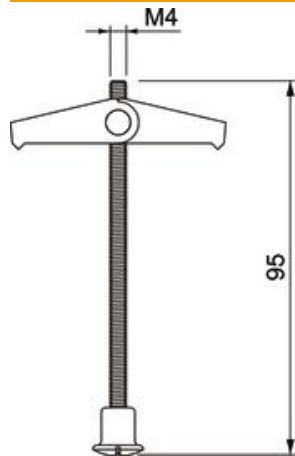

Länge	95 mm
-------	-------

Technische Daten

Ausführung	mit Gewindeschaft
Bohrloch	14 mm
Bohrungsdurchmesser min.	14 mm
Bruchlast	0,2 kN
Gewinde	M4
Gewindeart	metrisch
Mindest-Hohlraumtiefe	35 mm
Mit Unterlegscheibe	nein
Schutzring für Keramik	nein