

# Technisches Datenblatt

## Kippdübel

Artikelnummer: 3482138



1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.

CE

**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3482138
Typ	457 M4x55 G
Bezeichnung 1	Kippdübel
Bezeichnung 2	mit Deckenhaken
Hersteller	OBO
Dimension	M4x55mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kippsdübel

Artikelnummer: 3482138



### Abmessungen

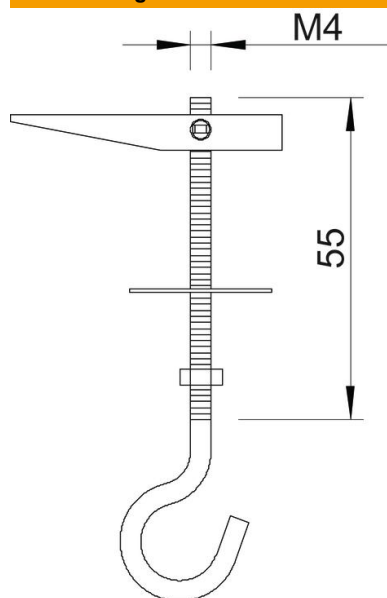

Länge	55 mm
Maß L	55 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Deckenhaken
Bohrloch	13 mm
Bohrungsdurchmesser min.	13 mm
Bruchlast	0,25 kN
Gewinde	M4
Gewindeart	metrisch
Hakendurchmesser	14 mm
Mit Unterlegscheibe	ja
Schutzring für Keramik	nein