

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz


Artikelnummer: 3195074



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

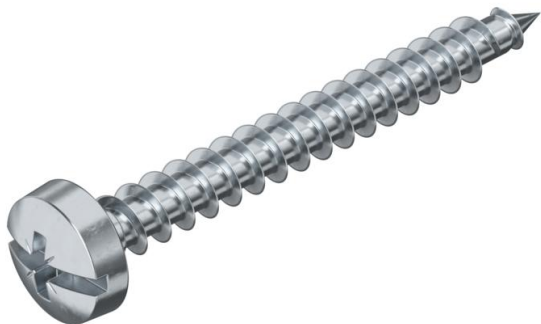

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3195074
Typ	4758 3.5x45
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb +/- Schlitz
Hersteller	OBO
Dimension	3,5x45mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz


Artikelnummer: 3195074



Abmessungen

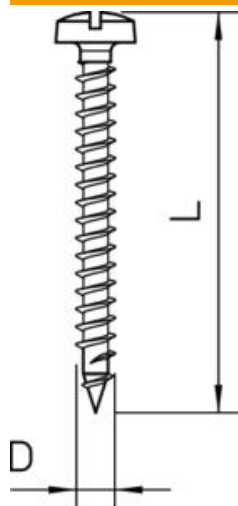

Länge	45 mm
Maß D	3,5 mm
Maß L	45 mm

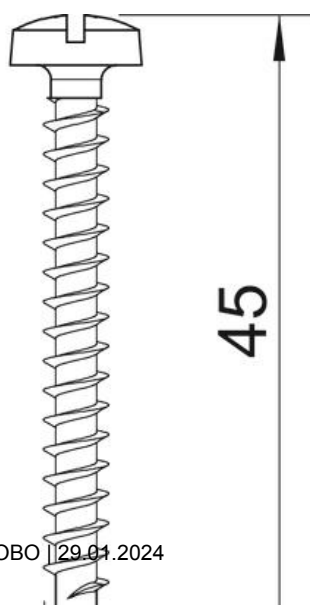

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195074



Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	6,5 mm
Kopfform	Panhead
Schraubsystem	Kombischlitz
Zweigängig	ja