

# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz


Artikelnummer: 3195201



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

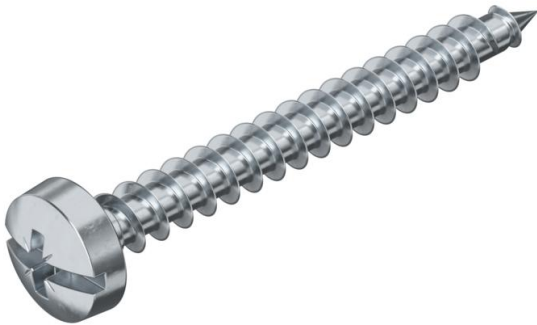

**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten


Artikelnummer	3195201
Typ	4758 4.0x15
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb +/- Schlitz
Hersteller	OBO
Dimension	4x15mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195201

### Abmessungen

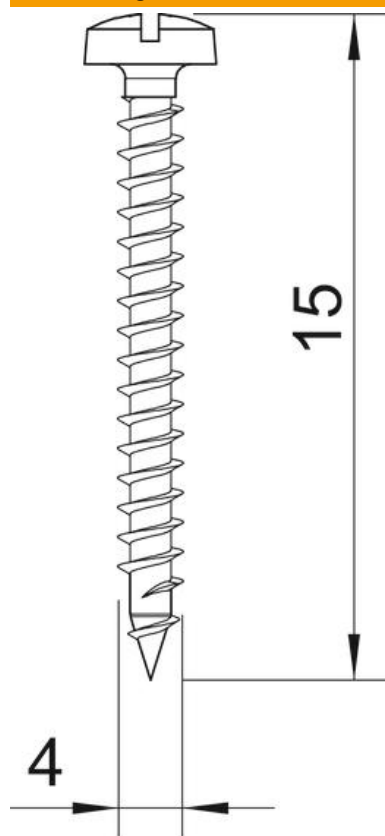

Länge	15 mm
Maß D	4 mm
Maß L	15 mm



### Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	7,5 mm
Kopfform	Panhead
Schraubensystem	Kombischlitz
Zweigängig	ja