

# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195473



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.



<b>St</b>	Stahl
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3195473
Typ	4758 4.5x50
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb +/- Schlitz
Hersteller	OBO
Dimension	4,5x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,393 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz



Artikelnummer: 3195473



### Abmessungen

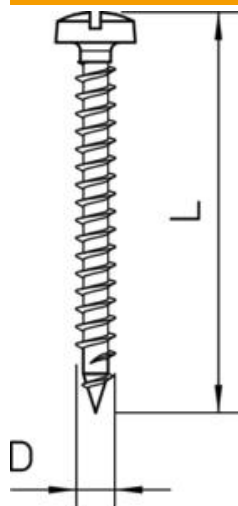

Länge	50 mm
Maß D	4,5 mm
Maß L	50 mm

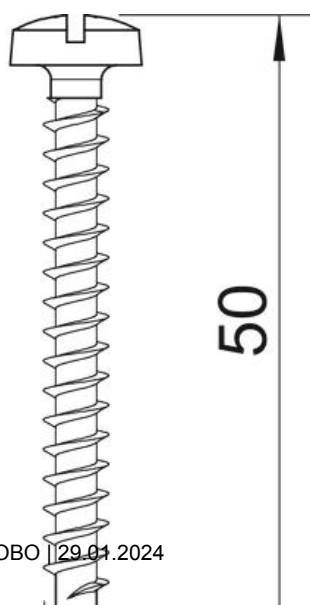 

# Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195473



## Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	8,2 mm
Kopfform	Panhead
Schraubsystem	Kombischlitz
Zweigängig	ja