


# Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360121



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.

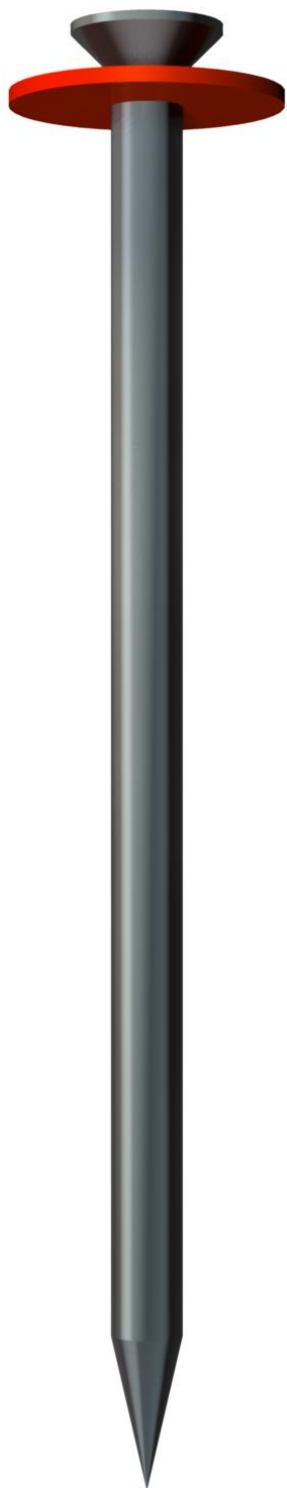

# Technisches Datenblatt

## Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360121



### Stammdaten

Artikelnummer	3360121
Typ	500 12
Bezeichnung 1	Impu-Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x12mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,04 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt




## Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360121



### Abmessungen

Länge	12 mm
Maß d	2 mm
Maß L	12 mm

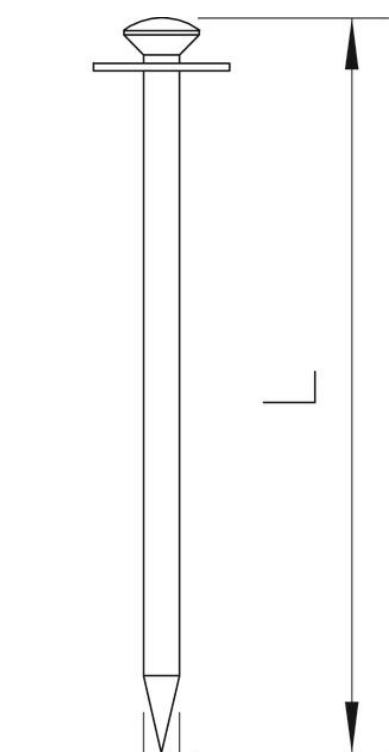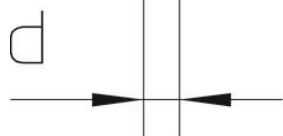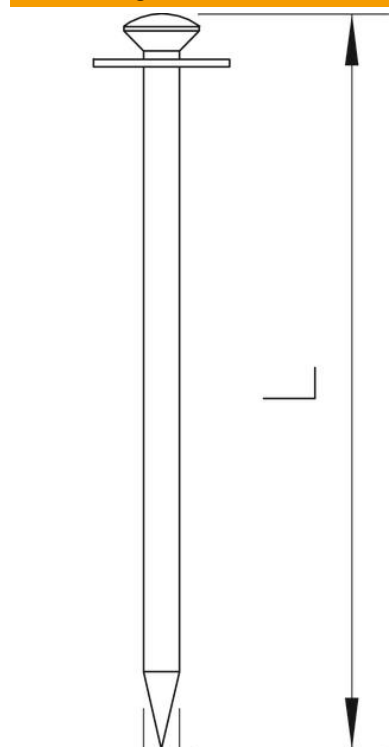

# Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360121



## Technische Daten

Ausführung	Impu
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm
Schaftform	glatt
Spitzenform	keilspitz