

Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360407



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.



Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360407



Stammdaten

Artikelnummer	3360407
Typ	500 40
Bezeichnung 1	Impu-Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,108 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360407



Abmessungen

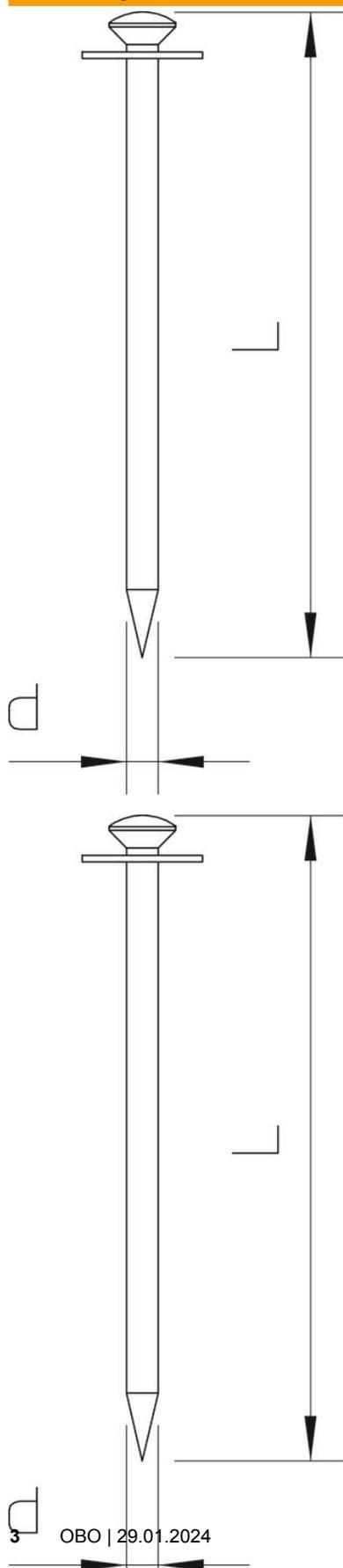

Länge	40 mm
Maß d	2 mm
Maß L	40 mm

Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360407



Technische Daten

Ausführung	Impu
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm
Schaftform	glatt
Spitzenform	keilspitz