


Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360601



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.

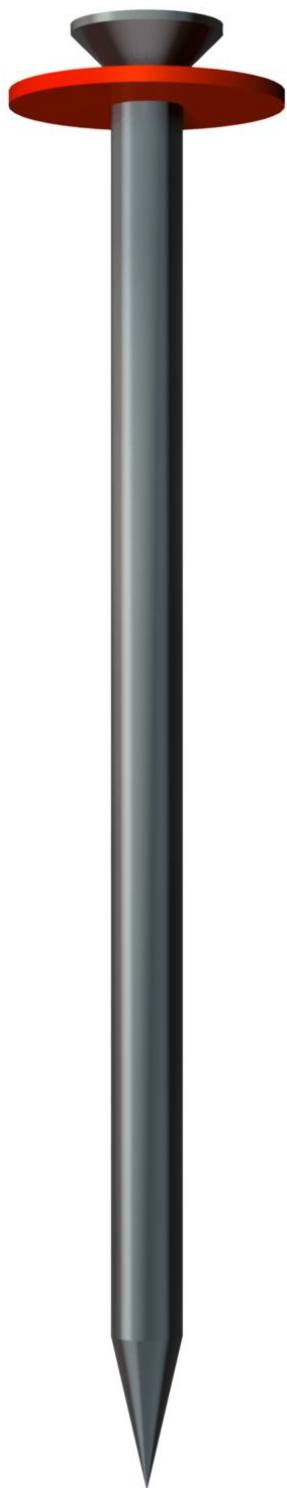

Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360601



Stammdaten

Artikelnummer	3360601
Typ	500 60
Bezeichnung 1	Impu-Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt





Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360601



Abmessungen

Länge	60 mm
Maß d	2 mm
Maß L	60 mm

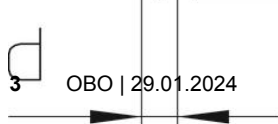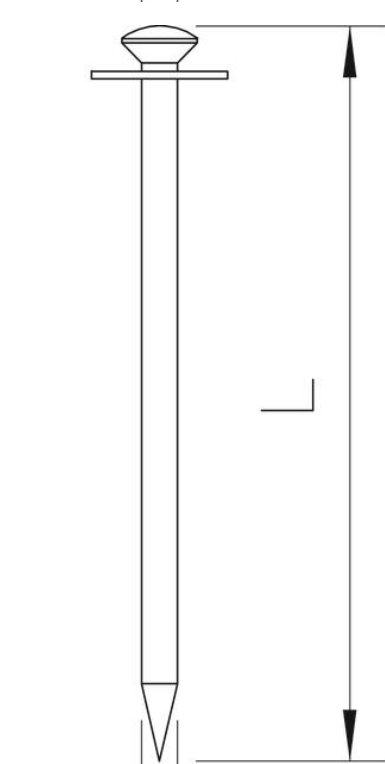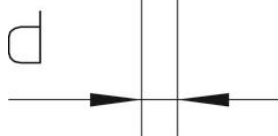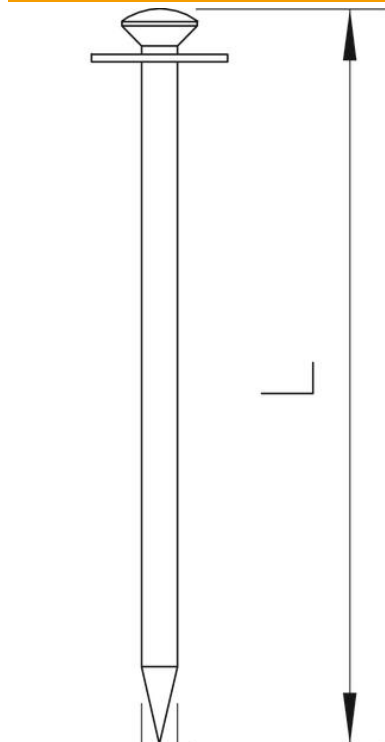

Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360601



Technische Daten

Ausführung	Impu
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm
Schaftform	glatt
Spitzenform	keilspitz