

# Technisches Datenblatt

## Anschluss- und Endstück A4

Artikelnummer: 5334934




- zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungspunkten
- für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL 30 x 3,5
- 2 Anschlusslöcher Ø 11 mm
- 1 Anschlussloch Maß D

VA Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5334934
Typ	5011 VA M10
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,064 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

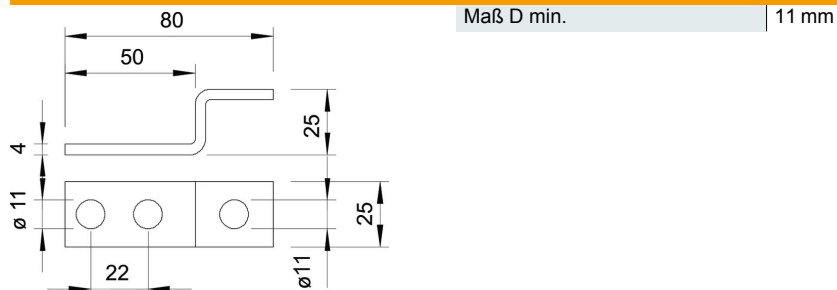

### Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	sonstige
Art des Verbinders	Endstück
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter FI 30
Zwischenplatte	nein