

Technisches Datenblatt

Anschluss- und Endstück A4

Artikelnummer: 5334942




- zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungspunkten
- für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL 30 x 3,5
- 2 Anschlusslöcher Ø 11 mm
- 1 Anschlussloch Maß D

VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5334942
Typ	5011 VA M12
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,048 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

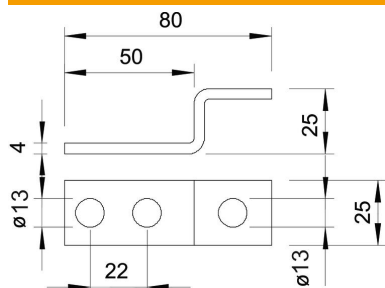

Maß D min. 13 mm

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	sonstige
Art des Verbinders	Endstück
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter FI 30
Zwischenplatte	nein