

Technisches Datenblatt

Siko-Nagel

Artikelnummer: 3366308



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Sicherheitskopf aus Polyethylen.



Technisches Datenblatt

Siko-Nagel

Artikelnummer: 3366308



Stammdaten

Artikelnummer	3366308
Typ	511 30
Bezeichnung 1	Siko-Nadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,081 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt




Siko-Nagel

Artikelnummer: 3366308



Abmessungen

Länge	30 mm
Maß d	2 mm
Maß L	30 mm

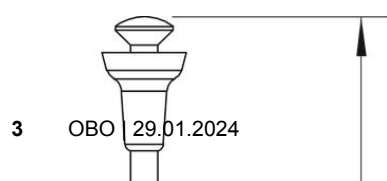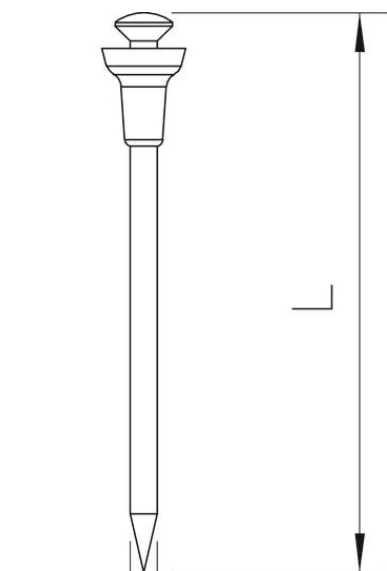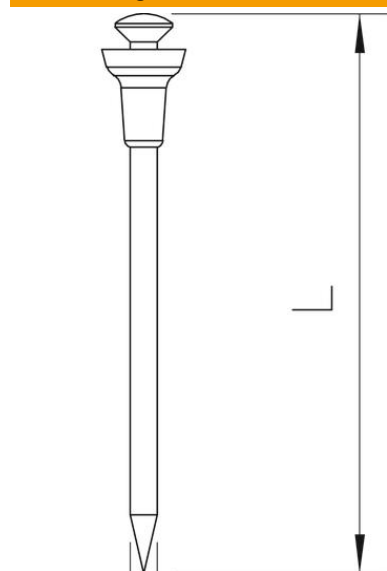

Technisches Datenblatt

Siko-Nagel

Artikelnummer: 3366308



Technische Daten

Ausführung	Siko
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm