

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003194



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1003194
Typ	604 19 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	19mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,411 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003194

Abmessungen

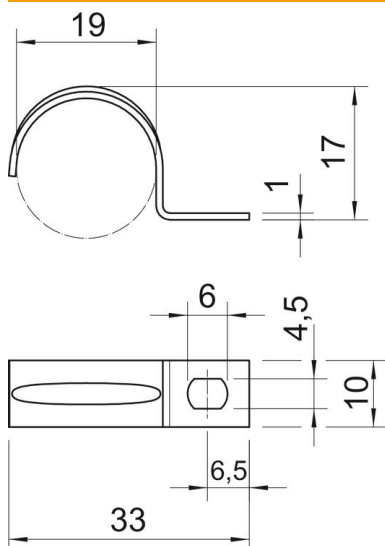

Länge	33 mm
Breite	10 mm
Höhe	17 mm
Maß A	6,5 mm
Maß b	10 mm
Maß D	19 mm
Maß d	4,5 mm
Maß e	6 mm
Maß H	17 mm
Maß L	33 mm
Maß t	1 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	19
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	4,5 x 6 mm
Materialstärke	1 mm
Nenndurchmesser	19 mm
UV-beständig	ja