


# Technisches Datenblatt

## Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Artikelnummer: 2054000

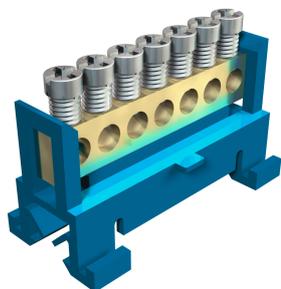

Neutralleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm<sup>2</sup>.  
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder Flachschielen 10 x 2-2,5 mm (längs).  
60/N 7 und 60/S 7: mit 7 Klemmstellen bis 16 mm<sup>2</sup>.



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2054000
Typ	60 N 7x16 BL
Bezeichnung 1	Neutralleiterklemme
Hersteller	OBO
Dimension	7x16mm <sup>2</sup>
Farbe	blau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Artikelnummer: 2054000



## Abmessungen

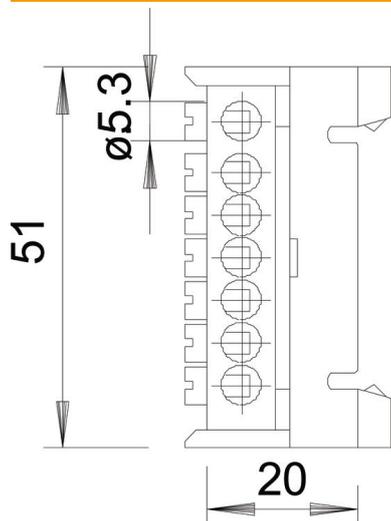

Länge	51 mm
Höhe	20 mm

## Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anzahl der Klemmstellen	7
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	nein
Geeignet für Massivleiter	nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	nein
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennquerschnitt max.	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt min.	10 mm <sup>2</sup>
Polzahl	7
Querschnitt	7 Klemmstellen bis 16 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>