


# Technisches Datenblatt

## Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen

Artikelnummer: 2054094

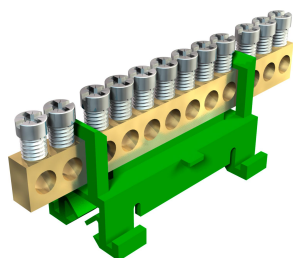

Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm<sup>2</sup>.  
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschiene 10 x 2-2,5 mm (längs).



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2054094
Typ	60 S 12x16 GN
Bezeichnung 1	Schutzleiterklemme
Hersteller	OBO
Dimension	12x16mm <sup>2</sup>
Farbe	grün
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen

Artikelnummer: 2054094



## Abmessungen

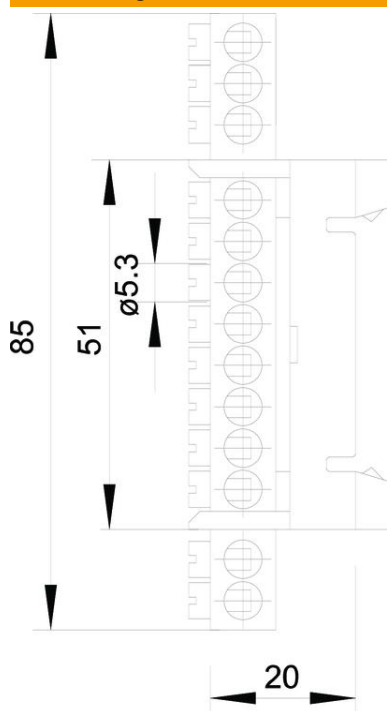

Länge	85 mm
Höhe	20 mm

## Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anzahl der Klemmstellen	12
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	nein
Geeignet für Massivleiter	nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	nein
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennquerschnitt max.	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt min.	10 mm <sup>2</sup>
Polzahl	12
Querschnitt	12 Klemmstellen bis 16 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>