

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Artikelnummer: 1014021



Befestigungsschelle einlappig 12mm



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1014021
Typ	822 12 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	12mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Artikelnummer: 1014021



Abmessungen

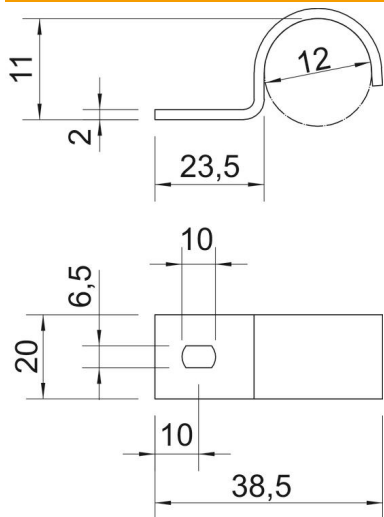

Länge	38,5 mm
Breite	20 mm
Höhe	11 mm
Maß A	10 mm
Maß b	20 mm
Maß D	12 mm
Maß H	11 mm
Maß L	23,5 mm
Maß L1	38,5 mm
Maß t	2 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	12
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Größe	M12
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2 mm
Nenndurchmesser	12 mm
UV-beständig	ja