


Deckenhaken M6x95mm



#### Stammdaten

Artikelnummer	3470210
Typ	867 M6X 95 G
Bezeichnung 1	Deckenhaken
Hersteller	OBO
Dimension	M6x95mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,095 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

#### Abmessungen

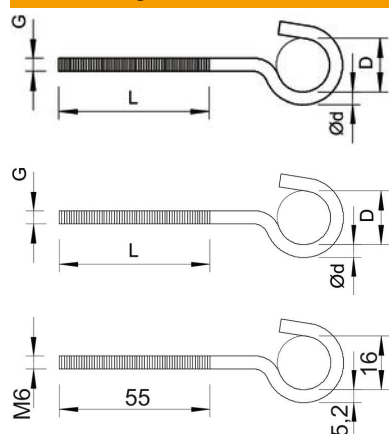

Länge	95 mm
Maß d Ø	5,2 mm
Maß L	55 mm

#### Technische Daten

Bruchlast	0,8 kN
Gewinde	M6
Gewindelänge	55 mm
Hakendurchmesser	16 mm
Kunststoffummantelt	nein