

Technisches Datenblatt

Banderungsschelle VA

Artikelnummer: 5057515



- für Rohre von Ø 3/8 - 6 Zoll
- Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm²
- Rundleiter Rd 8
- Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5057515
Typ	927 1
Bezeichnung 1	Banderungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	3/8-1 1/2"
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,78 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Banderdungsschelle VA

Artikelnummer: 5057515



Abmessungen

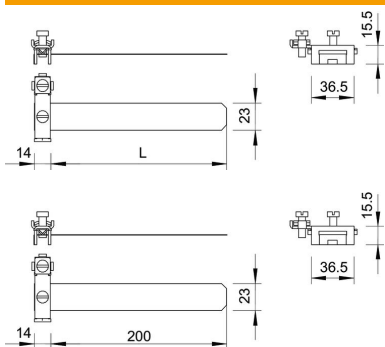

Maß L | 200 mm

Technische Daten

Anzahl der Leiter	2
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	25 mm ²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	2,5 mm ²
Spannbereich D	3/8 - 1 1/2
Spannbereich D max.	48 mm
Spannbereich D min.	17,2 mm