

# Technisches Datenblatt

## Erdungsglasche Typ 950

Artikelnummer: 5050170



- für Rohre von Ø 1/4 - 2 Zoll
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm<sup>2</sup> oder Rundleiter bis Ø 6 mm
- mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss

**Zn** Zinkdruckguss

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5050170
Typ	950 Z 1 3/4
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Bezeichnung 2	für Rundleiter
Hersteller	OBO
Dimension	1 3/4"
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,251 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Erdungsglasche Typ 950

Artikelnummer: 5050170



### Abmessungen

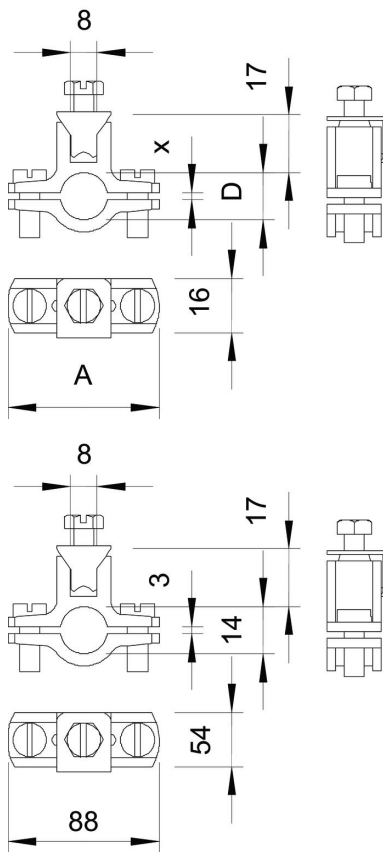

Maß A	88 mm
Maß D	54 mm
Maß X	3 mm

### Technische Daten

Anzahl der Leiter	1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	35 mm <sup>2</sup>
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	0 mm <sup>2</sup>
Spannbereich D	1 3/4
Spannbereich D max.	54 mm
Spannbereich D min.	51 mm