

# Technisches Datenblatt

## Distanzmuffe

Artikelnummer: 3415104



Durchgehendes Innengewinde.



Zn

Zinkdruckguss


G

galvanisch verzinkt



### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 3415104                    |
| Typ                 | 965 M6X40 G                |
| Bezeichnung 1       | Distanzmuffe               |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | M6x40mm                    |
| Werkstoff           | Zinkdruckguss              |
| Oberfläche          | galvanisch verzinkt        |
| Oberflächennorm     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100                        |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 1,5 kg                     |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |

### Abmessungen

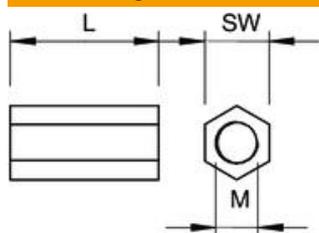

|                |       |
|----------------|-------|
| Länge          | 40 mm |
| Maß 1 metrisch | 6     |
| Maß 2 metrisch | 6     |
| Maß L          | 40 mm |

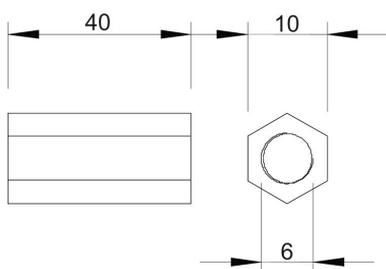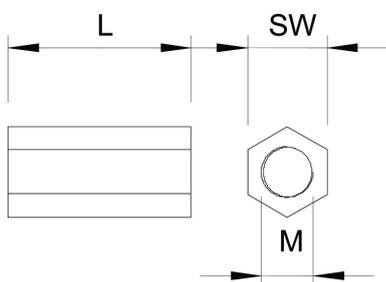

### Technische Daten

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Durchgehendes Gewinde | ja                    |
| Form                  | sechskant (hexagonal) |
| Gewinde               | M6                    |
| Schlüsselweite        | 10                    |
| Sechskantig           | ja                    |