

Technisches Datenblatt

Gleitmutter A4

Artikelnummer: 1147076



Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

Gleitmutter zur Verwendung mit C30 Profilsprossen.



A2	A4	A5	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt				

Stammdaten

Artikelnummer	1147076
Typ	ACMSN M6 A4
Bezeichnung 1	Gleitmutter
Bezeichnung 2	für Profilschienen Mittel
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Gleitmutter A4


Artikelnummer: 1147076



Abmessungen



Länge	26 mm
Breite	16,5 mm
Höhe	4 mm
Maß B	16,5 mm
Maß H	4 mm
Maß L	26 mm

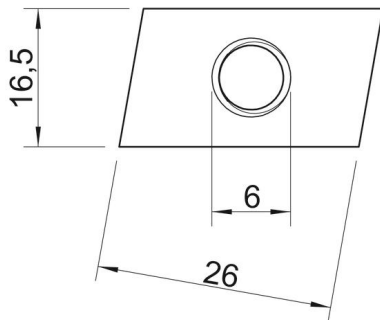

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Mit Feder	nein