


# Technisches Datenblatt

## Aufhängebügel 100 FT

Artikelnummer: 6066510



Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchten-trägerschiene Typ LTS 100 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 100.

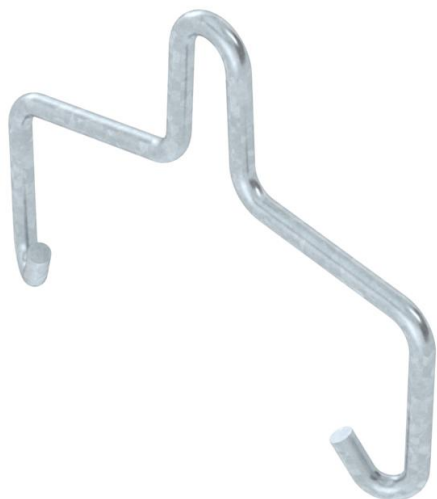

CE

**St** Stahl

**F** feuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6066510
Typ	AHB 100 D5 FT
Bezeichnung 1	Aufhängebügel
Bezeichnung 2	für AZK 100 und LTS 100
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,06 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Aufhängebügel 100 FT

Artikelnummer: 6066510



### Abmessungen

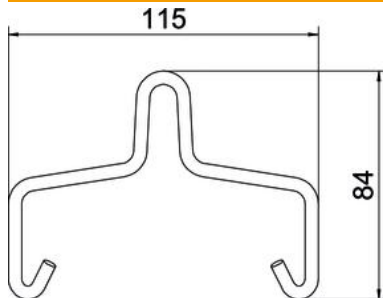

Breite	114,9 mm
Höhe	83,9 mm

### Technische Daten

F in kN	0,6 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Verstellbar	nein