

Trägerlasche für die rechtwinklige Verbindung von I-Stielen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6019064
Typ	AHIS 8 FT
Bezeichnung 1	Trägerlasche
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	160x60
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	89,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerlasche

Artikelnummer: 6019064



Abmessungen

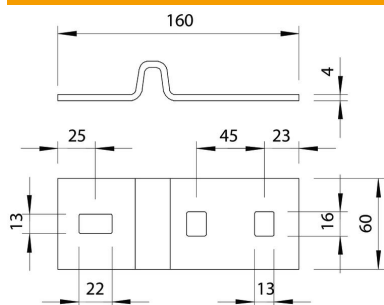

Abmessung	160 x 60 x 4
Länge	160 mm
Breite	60 mm
Höhe	4 mm

Technische Daten

Materialstärke	4 mm
----------------	------