

# Technisches Datenblatt

## Aufflur-Abzweigkanal

Artikelnummer: 7404874



Abzweig-Aufflur-Installationskanal-Unterteil für Blind-/Montagedeckel mit beidseitiger Abschrägung, zur Montage frei auf dem Fußboden, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Teiltanks.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7404874
Typ	AIKA U 15040
Bezeichnung 1	Abzweigekanal-Unterteil
Bezeichnung 2	für Aufboden-Kanal
Hersteller	OBO
Dimension	2400x150x40
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	223,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Aufflur-Abzweigkanal

Artikelnummer: 7404874



### Abmessungen

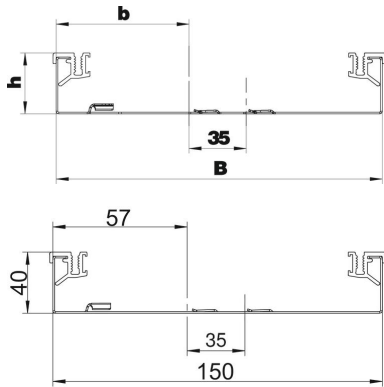

Länge	2.400 mm
Breite	150 mm
Höhe	40 mm
Blechstärke Unterteil	1 mm
Maß B	150 mm
Maß b	150 mm
Maß h	40 mm

### Technische Daten

Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für	Deckel beidseitig abgeschrägt
Mit Trennwand	nein
Nutzquerschnitt	45 cm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug 3	1171 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug a	1630 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug b	1120 mm <sup>2</sup>
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken