


Technisches Datenblatt

Geräteinsatzdeckel für GES2

Artikelnummer: 7404976

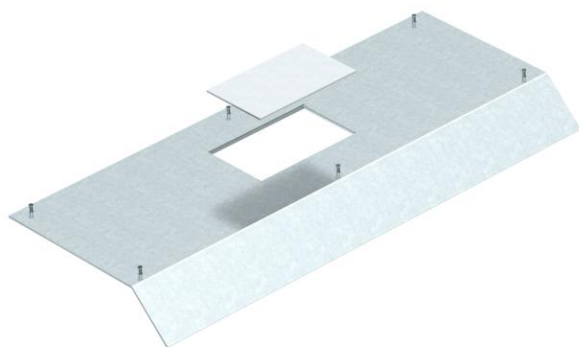

Geräteinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteinsatzes der Nenngröße 2. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404976
Typ	AIKF DG2 25070
Bezeichnung 1	Geräteinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für GES2
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	656,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Geräteinsatzdeckel für GES2

Artikelnummer: 7404976



Abmessungen

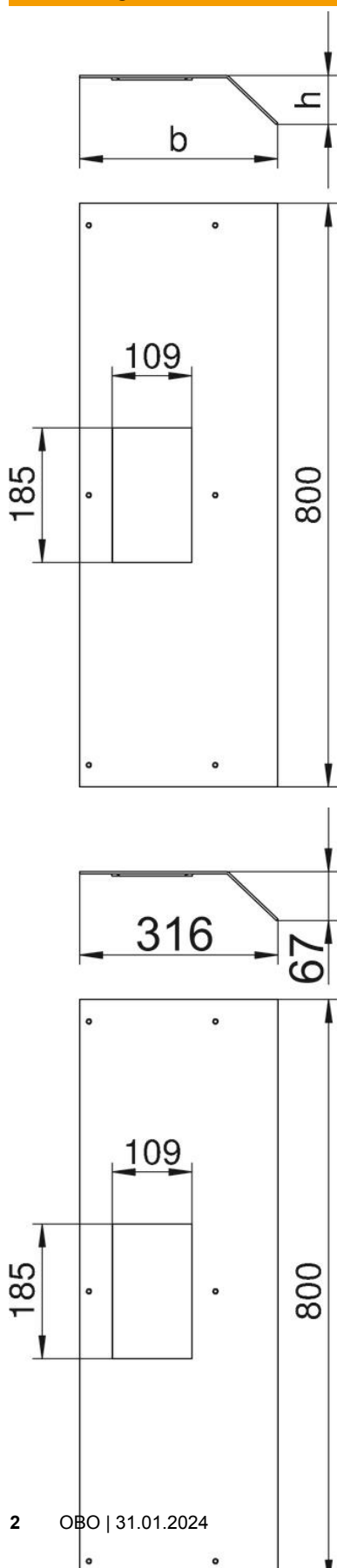

Länge	800 mm
Breite	250 mm
Höhe	70 mm
Maß b	316 mm
Maß h	67 mm

Technisches Datenblatt

Geräteinsatzdeckel für GES2

Artikelnummer: 7404976



Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	rechteckig