


Technisches Datenblatt

Geräteinsatzdeckel für GES4

Artikelnummer: 7404980



Geräteinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteinsatzes der Nenngröße 4. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

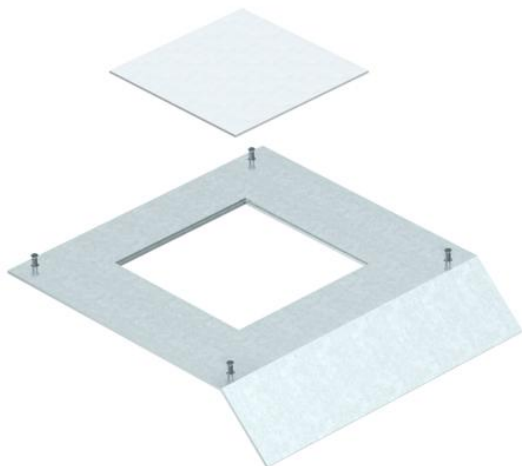

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404980
Typ	AIKF DG4 35075
Bezeichnung 1	Geräteinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für GES4
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	541 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Geräteinsatzdeckel für GES4




Artikelnummer: 7404980



Abmessungen

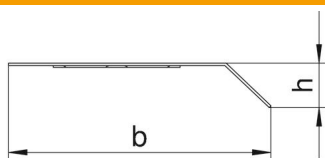

Länge	400 mm
Breite	350 mm
Höhe	75 mm
Maß b	421 mm
Maß h	72 mm

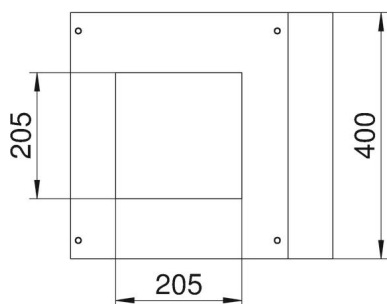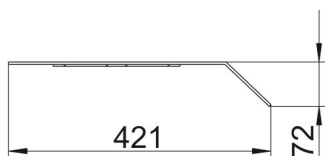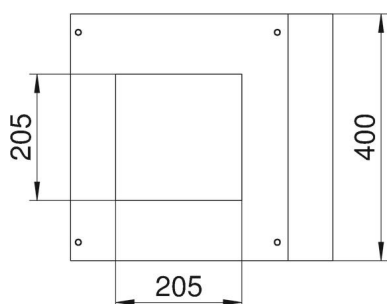

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	quadratisch