


# Technisches Datenblatt

## Blinddeckel

Artikelnummer: 7404944

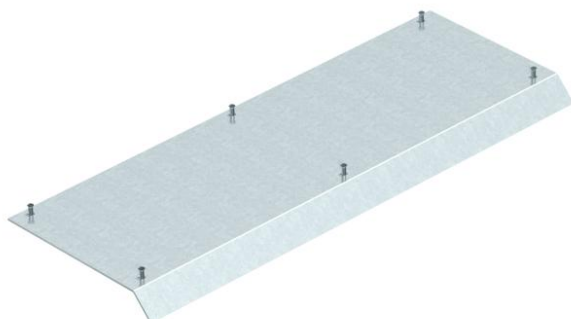

Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den AI-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 7404944            |
| Typ                 | AIKF D 25070       |
| Bezeichnung 1       | Blinddeckel        |
| Bezeichnung 2       | für Aufboden-Kanal |
| Hersteller          | OBO                |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | bandverzinkt       |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346       |
| Kleinste VK-Einheit | 1                  |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 644 kg             |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

## Blinddeckel




Artikelnummer: 7404944



### Abmessungen

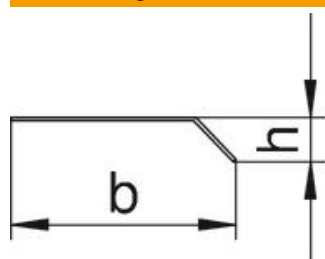

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 800 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe   | 70 mm  |
| Maß b  | 316 mm |
| Maß h  | 67 mm  |

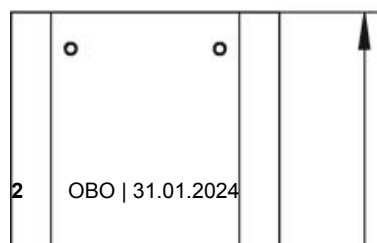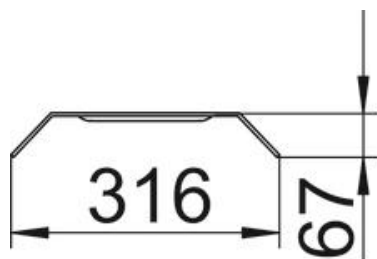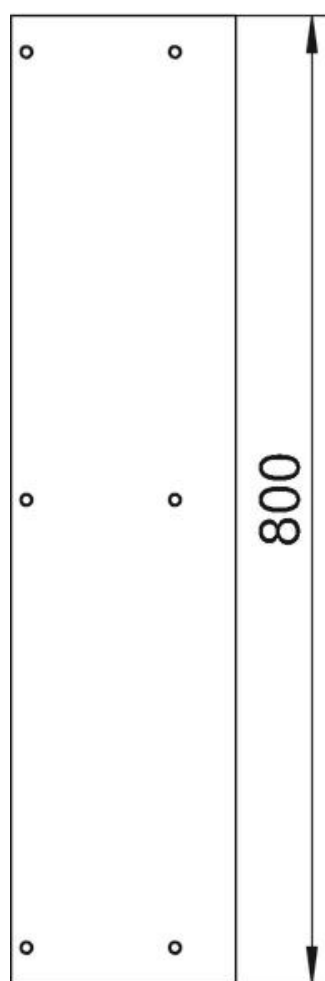

# Technisches Datenblatt

Blinddeckel

Artikelnummer: 7404944



## Technische Daten

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Montageöffnungen | 0                            |
| Ausführung                  | Deckel einseitig abgeschrägt |
| Funktion                    | Standard                     |
| Mit Anschlussöffnung        | nein                         |
| Mit Überstand               | ja                           |
| Montageöffnung              | ohne                         |