

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

Artikelnummer: 7404700



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügelig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltetaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Teiltanks.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404700
Typ	AIKU 15040
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Hersteller	OBO
Dimension	2400x150x40
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	234,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

Artikelnummer: 7404700



Abmessungen

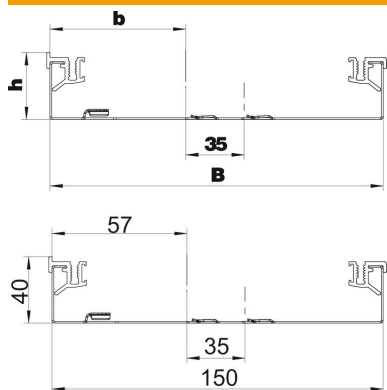

Länge	2.400 mm
Breite	150 mm
Höhe	40 mm
Blechstärke Unterteil	1 mm
Maß B	150 mm
Maß b	150 mm
Maß h	40 mm

Technische Daten

Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand	nein
Nutzquerschnitt	45 cm ²
Querschnitt Zug 3	1771 mm ²
Querschnitt Zug a	1630 mm ²
Querschnitt Zug b	1120 mm ²
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken