

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Artikelnummer: 7404720



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltetaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Teiltanks oder zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 4, 6, 9.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404720
Typ	AIKU 35075
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Hersteller	OBO
Dimension	2400x375x75
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	445,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Artikelnummer: 7404720



Abmessungen

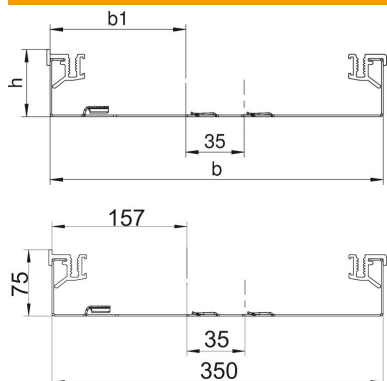

Länge	2.400 mm
Breite	350 mm
Höhe	75 mm
Blechstärke Unterteil	1 mm
Maß B	350 mm
Maß b	350 mm
Maß h	75 mm

Technische Daten

Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand	nein
Nutzquerschnitt	248 cm ²
Querschnitt Zug 3	10908 mm ²
Querschnitt Zug a	11673 mm ²
Querschnitt Zug b	2250 mm ²
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken