

# Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Artikelnummer: 1118226



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1118226
Typ	AML3518UP2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 16,5mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	90 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

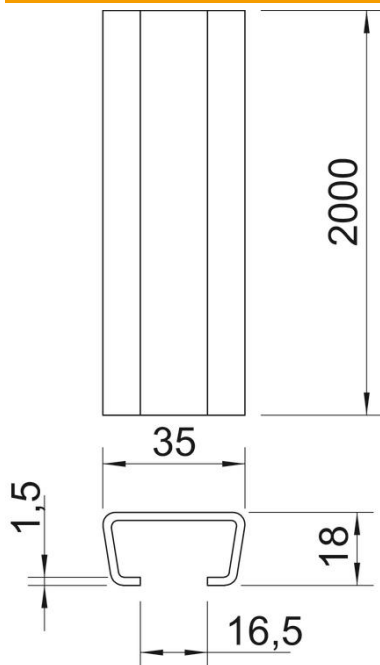

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L (mm)	2.000 mm

# Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Artikelnummer: 1118226



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	16,5 mm
Statischer Wert A	1,14 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	0,49 cm
Statischer Wert Iz	0,85 cm
Statischer Wert Wy	0,44 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	1,05 cm <sup>2</sup>