


Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Artikelnummer: 1118129

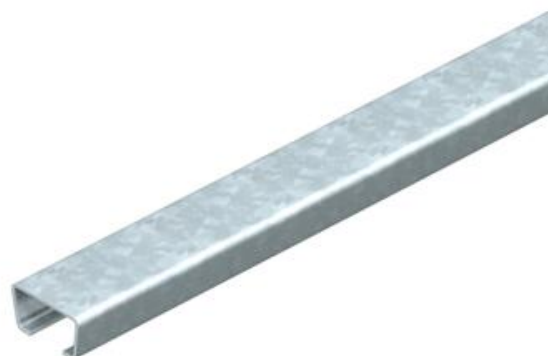

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1118129
Typ	AML3518UP2000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 16,5mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	89,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Artikelnummer: 1118129



Abmessungen

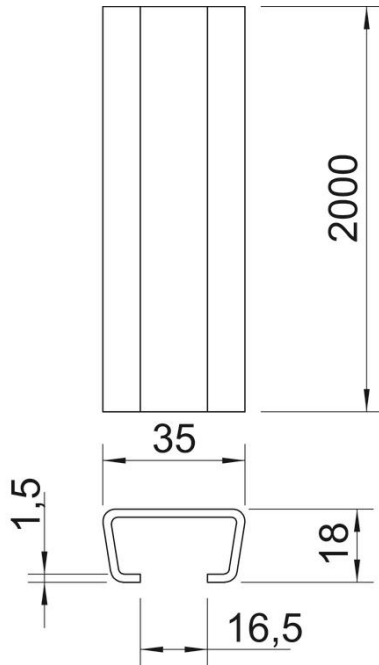

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L (mm)	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	16,5 mm
Statischer Wert A	1,14 cm ²
Statischer Wert Iy	0,49 cm
Statischer Wert Iz	0,85 cm
Statischer Wert Wy	0,44 cm ²
Statischer Wert Wz	1,05 cm ²