

Technisches Datenblatt

Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1118421



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1118421
Typ	AMS3518P1000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 16,5mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x35x18
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	107 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1118421



Abmessungen

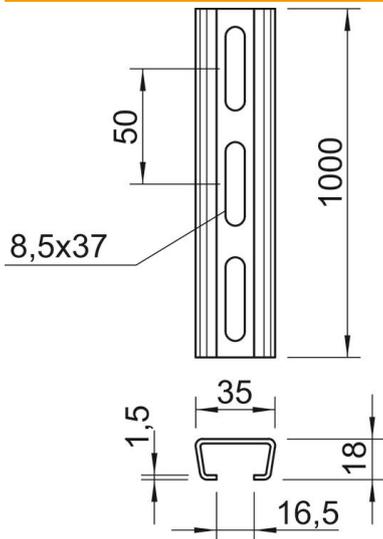

Länge	1.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L (mm)	1.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	16,5 mm
Statischer Wert A	1,31 cm ²
Statischer Wert Iy	0,54 cm
Statischer Wert Iz	2,31 cm
Statischer Wert Wy	0,52 cm ²
Statischer Wert Wz	1,32 cm ²