

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 15

Artikelnummer: 6421466



Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel. Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die notwendige Klemmlasche (Art.-Nr. 6419015) inklusive Schraube und Mutter kann für die Auslegerbreiten 110 - 160 mm einzeln bestellt werden.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6421466
Typ	AS 15 51 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B510mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	79,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 15

Artikelnummer: 6421466



Abmessungen

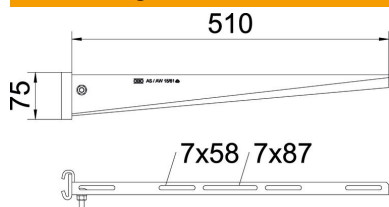


Länge	510 mm
Breite	510 mm
Höhe	75 mm
Maß B (mm)	510 mm
Maß H	75 mm
Maß L (mm)	510 mm

Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
EPD-Artikel	ja
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen

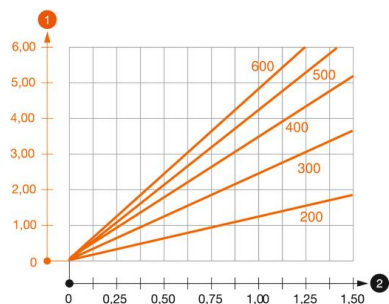

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15

- 1** Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2** Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- 2** Stützweite in m
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm