



Abstandschele zur Montage von Röhren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1362374
Typ	ASG 732 30 FT
Bezeichnung 1	Abstandschele
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	25-30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,309 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732 FT

Artikelnummer: 1362374



Abmessungen

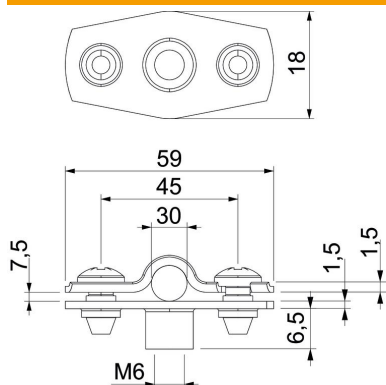

Maß A	59 mm
Maß B	45 mm
Maß b	18 mm
Maß D	30 mm
Maß D max.	30 mm
Maß D min.	25 mm
Maß H1	6,5 mm
Maß t1	1,5
Maß t2	1,5
Maß x	7,5 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
für Durchmesser	25 - 30
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Spannbereich D max.	30 mm
Spannbereich D min.	25 mm
UV-beständig	ja