


Technisches Datenblatt

Höhenausgleich-Bausatz (215-270 mm) für UZD250-3 mit
Höhe 165-220 mm
Artikelnummer: 7410158

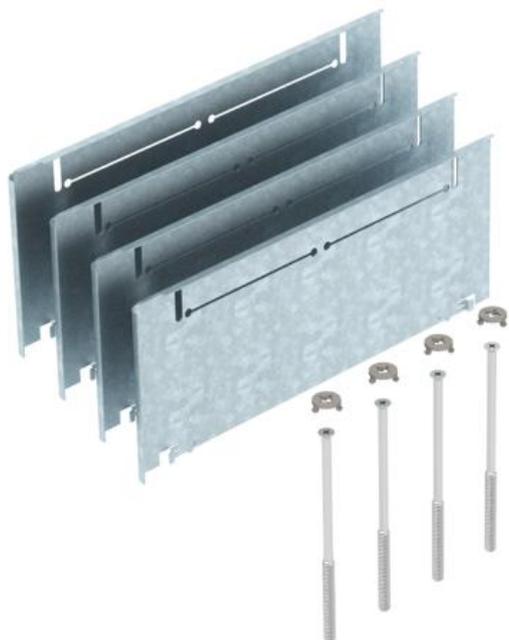

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD250-3 mit einer Bauhöhe von 165 bis 220 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD auf eine Höhe von 215-270 mm, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7410158
Typ	ASH250-3 215270
Bezeichnung 1	Höhenausgleich-Bausatz
Bezeichnung 2	für Estrichhöhe 215+55mm
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Höhenausgleich-Bausatz (215-270 mm) für UZD250-3 mit
Höhe 165-220 mm
Artikelnummer: 7410158



Abmessungen



Maß A	330 mm
Maß B	80 mm
Maß I	212 mm

Technische Daten

Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Estrichhöhe max.	270 mm
Estrichhöhe min.	215 mm
für Rohranschluss	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Kanalbreite max.	250 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Nivellierbereich max.	270 mm
Nivellierbereich min.	215 mm