

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 30

Artikelnummer: 6419394



Stielausleger in mittelschwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6419394
Typ	AS 30 41 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B410mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 30

Artikelnummer: 6419394



Abmessungen

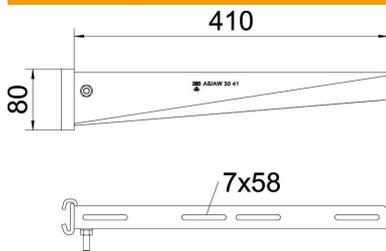


Länge	410 mm
Breite	410 mm
Höhe	80 mm
Maß B	410 mm
Maß H	80 mm
Maß L	410 mm

Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
F in kN	3 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen

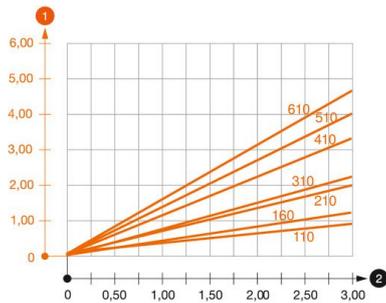

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 30

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
 - 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm