

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6080154



Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6080154
Typ	AZDMD 50 DD
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	53x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	58,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6080154



Abmessungen

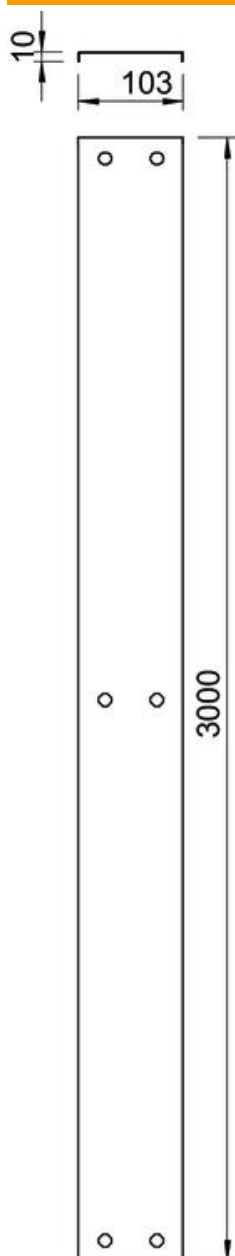

Länge	3.000 mm
Breite	53 mm
Höhe	10 mm
Blechstärke	1 mm
Maß H	10 mm

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6080154



Technische Daten

Anzahl Drehriegel	3 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein