


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6080158

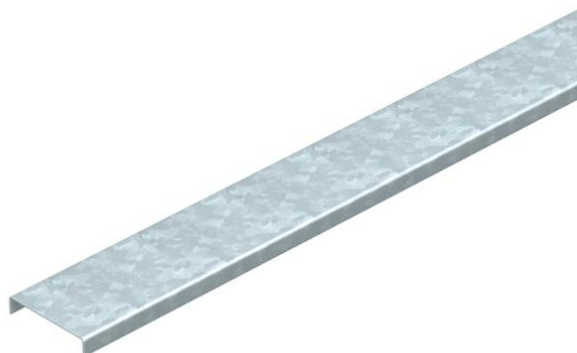

Deckel ungelocht für AZ-Kleinkanal.  
Zur Befestigung des Deckels wird die Deckelklammer Typ DKU eingesetzt.



**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

## Stammdaten

Artikelnummer	6080158
Typ	AZDU 50 DD
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für AZ-Kleinkanal
Hersteller	OBO
Dimension	53x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	54,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6080158



## Abmessungen

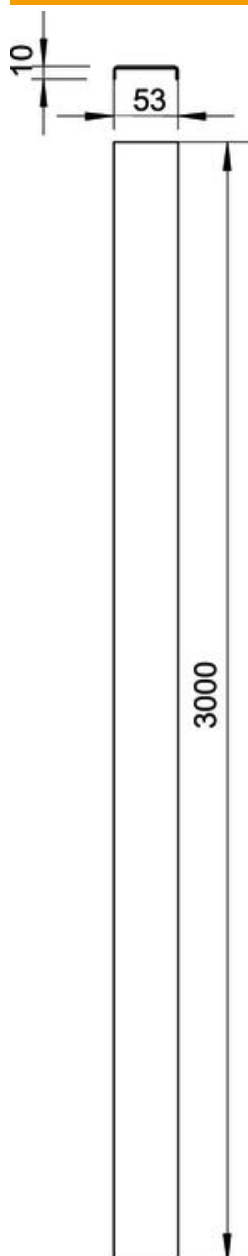

Länge	3.000 mm
Breite	53 mm
Höhe	10 mm
Blechstärke	1 mm
Maß H	10 mm

# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6080158



## Technische Daten

Anzahl Drehriegel	3 St.
Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein