


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, für Rohre, geschlossen/seitlich

Artikelnummer: 1483713



Trägerklammer zum Aufschlagen mit geschlossener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.

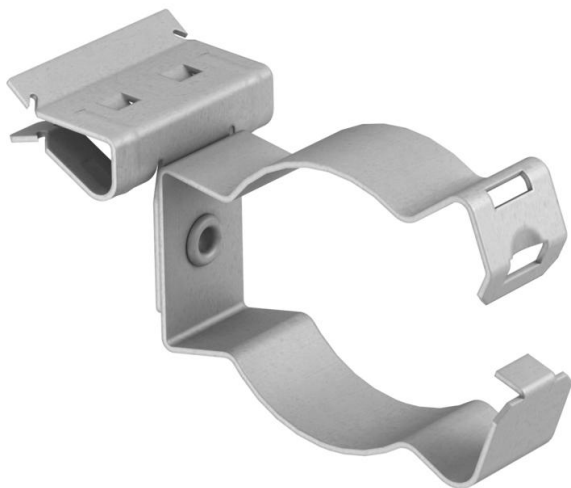

CE

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1483713
Typ	BCHPC 14-20 D25
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme 22-26mm
Hersteller	OBO
Dimension	14-20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, für Rohre, geschlossen/seitlich

Artikelnummer: 1483713



Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	20 mm
Flanschdicke F min.	14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	26 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	22 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein