


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, für Rohre, geschlossen/seitlich

Artikelnummer: 1483711



Trägerklammer zum Aufschlagen mit geschlossener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.

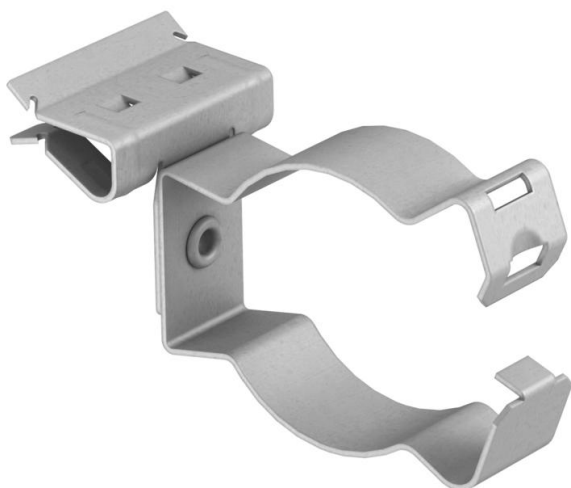

CE

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1483711
Typ	BCHPC 14-20 D20
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme 18-24mm
Hersteller	OBO
Dimension	14-20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, für Rohre, geschlossen/seitlich

Artikelnummer: 1483711



Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	20 mm
Flanschdicke F min.	14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	24 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	18 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein