

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Befestigungsloch

Artikelnummer: 1483607



Trägerklammer zum Aufschlagen mit Befestigungsloch als individuelle Befestigungslösung am Träger.

CE

**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1483607
Typ	BCVH 14-20
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Befestigungsloch
Hersteller	OBO
Dimension	14-20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Befestigungsloch

Artikelnummer: 1483607



### Abmessungen

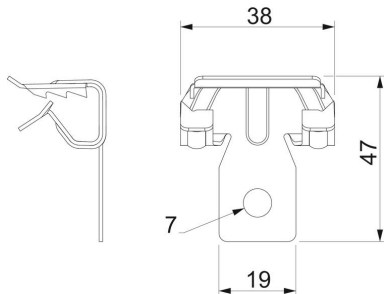

Maß B (mm)	38 mm
Maß E	7 mm
Maß L (mm)	47 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Loch
Befestigungsart	klemmen
Befestigungsloch	6,5 mm
Flanschdicke F max.	20 mm
Flanschdicke F min.	14 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein