

# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083616



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.  
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FR5B M6x12 separat bestellen.




**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	7083616
Typ	BEB 050 DD
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,215 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

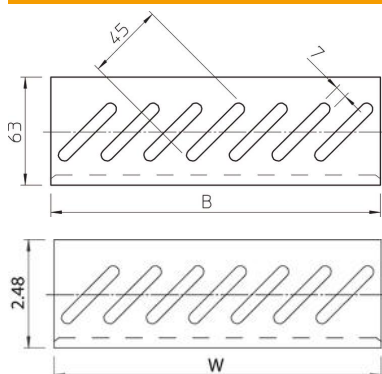

Breite	50 mm
Breite	2 in
Maß B (mm)	50 mm

# Technisches Datenblatt

Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083616



## Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein