

Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083041



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FR5B M6x12 separat bestellen.
Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FR5 B M6 x 12 mm separat zu bestellen.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7083041
Typ	BEB 050 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,215 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

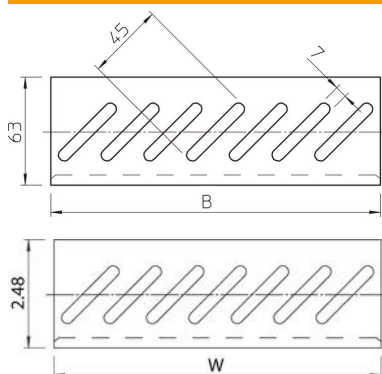

Breite	50 mm
Breite	2 in
Maß B (mm)	50 mm

Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083041



Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein