

Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083106



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FR SB M6x12 separat bestellen.
Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FR S B M6 x 12 mm separat zu bestellen.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7083106
Typ	BEB 100 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,599 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

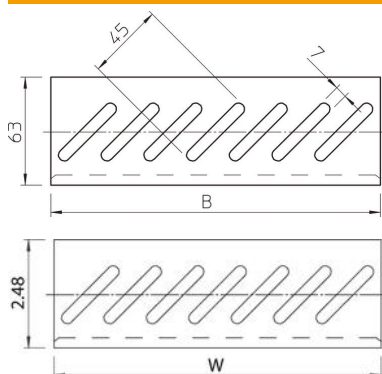

Breite	100 mm
Breite	4 in
Maß B (mm)	100 mm

Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083106



Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein